


ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL  
CON PAREDES VERTICALES (POR LO  
GENERAL PARA LA CONTENCIÓN DE  
PASILLOS CALIENTES)

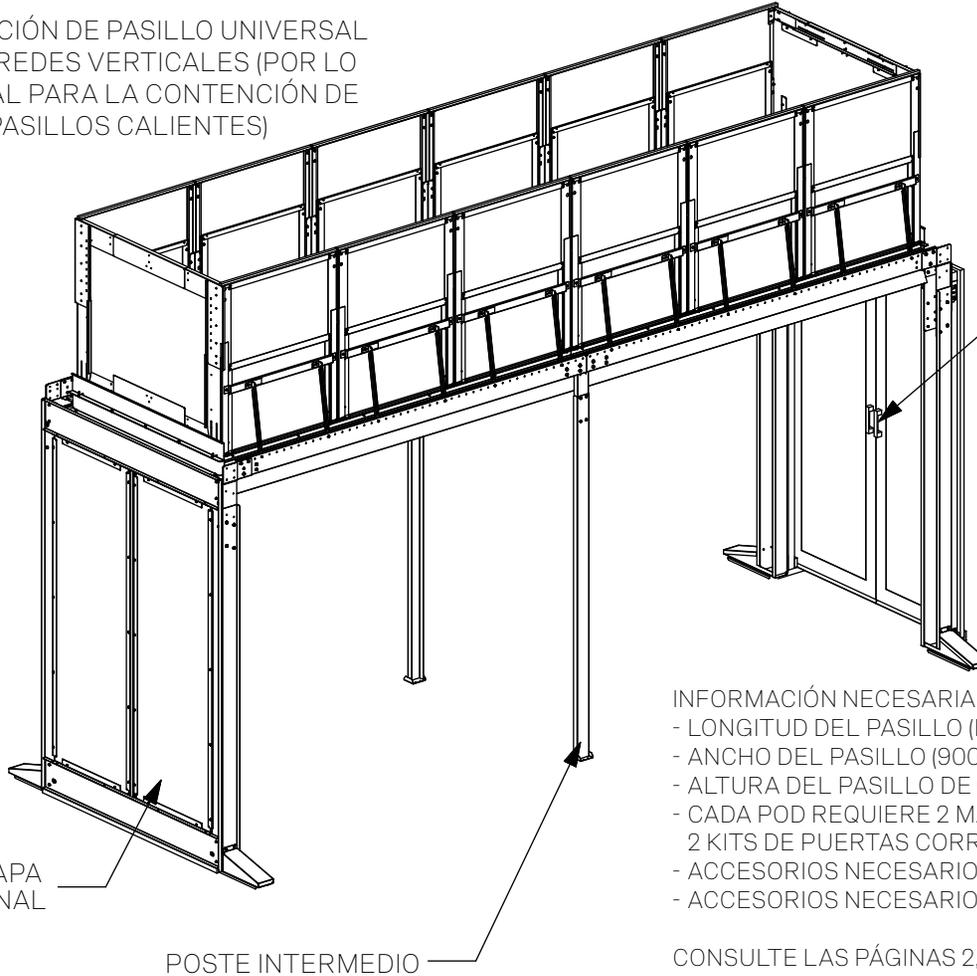

PUERTA CORREDIZA DOBLE

TAPA FINAL

POSTE INTERMEDIO

- INFORMACIÓN NECESARIA PARA CONFIGURAR EL POD DE CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL:
- LONGITUD DEL PASILLO (EN INCREMENTOS DE 100 mm)
  - ANCHO DEL PASILLO (900 mm, 1200 mm)
  - ALTURA DEL PASILLO DE CONTENCIÓN (42 RU, 45 RU, 48 RU O 52 RU)
  - CADA POD REQUIERE 2 MARCOS DE FINAL DE FILA, 2 PAREDES VERTICALES DE FINAL DE FILA Y 2 KITS DE PUERTAS CORREDIZAS (O 1 PUERTA CORREDIZA Y 1 TAPA FINAL)
  - ACCESORIOS NECESARIOS PARA UN SOPORTE ADECUADO
  - ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNA CONTENCIÓN ADECUADA

CONSULTE LAS PÁGINAS 2, 3 Y 4 PARA DETERMINAR LOS REQUISITOS DE ALTURA, LONGITUD Y ANCHO PARA EL POD.  
CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA DETERMINAR LOS ACCESORIOS NECESARIOS.

B

B

A

A

TÍTULO		<b>CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL CON PAREDES VERTICALES (VERSIÓN 2)</b>		
		DIBUJO DEL CLIENTE		
NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO		15V530AE/01		
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS		15V530AE_DC/01B		
MATERIAL:		N/A		
NÚMERO DE DIBUJO		15V530AE-DC-SPA		
DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA	TAMAÑO
MEX-JAGC	4/13/16	WAB	NINGUNA	A


REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN
01B	2/9/21	MEX-JAGC	PATR	PATR	VISTAS ACTUALIZADAS PARA ELIMINAR LAS PIEZAS INNECESARIAS	V09002LE/00
01A	6-7-16	LEE	SSP	SGI	ADICIÓN DE PÁGINA (PÁGINA 3)	V09000WR
00A	4/13/16	MEX-JAGC	WAB	SGI	LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN	V09000UD/02

D10100DA/16

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

REQUISITOS DE ALTURA DEL GABINETE

MONTAJE	ALTURA MÍNIMA DEL GABINETE	ALTURA MÁXIMA DEL GABINETE
CONFIG. DE 42 RU	1956mm (77.0")	2062mm (81.2")
CONFIG. DE 45 RU	2089mm (82.2")	2197mm (86.5")
CONFIG. DE 48 RU	2223mm (87.5")	2329mm (91.7")
CONFIG. DE 52 RU	2400mm (94.5")	2507mm (98.7")

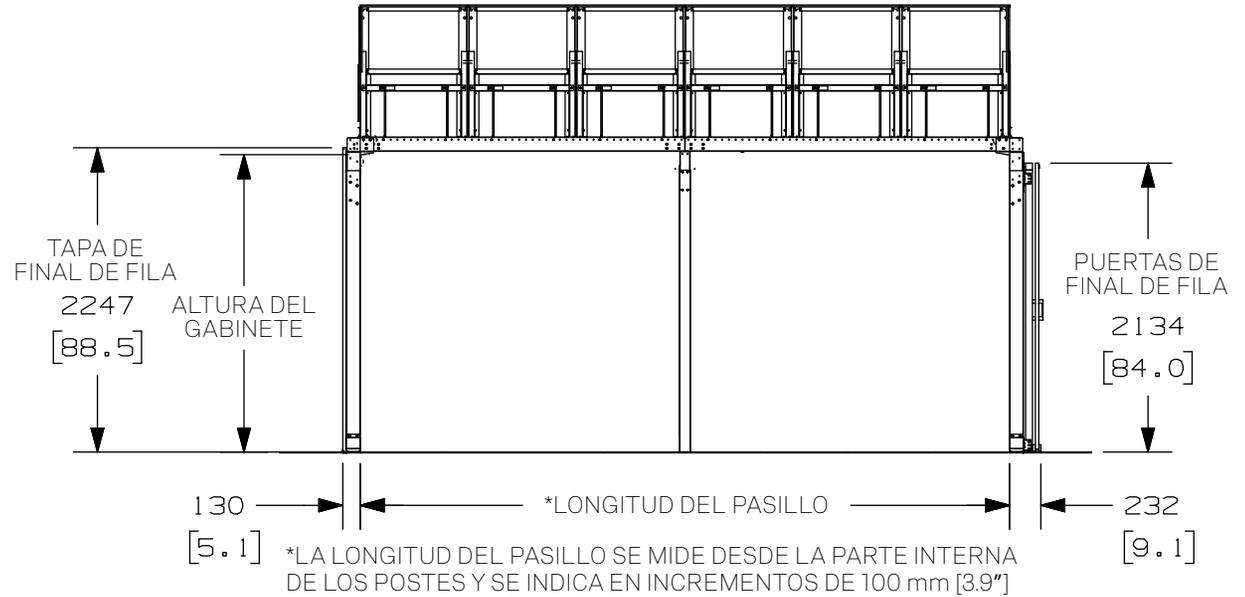

COMPATIBILIDAD DE ALTURA DE LA SALA PARA LAS SECCIONES DE PAREDES VERTICALES

TIPO DE PARED VERTICAL		COMPATIBILIDAD DE ALTURA DE LA SALA PARA CONFIG. DE 42 RU	COMPATIBILIDAD DE ALTURA DE LA SALA PARA CONFIG. DE 45 RU	COMPATIBILIDAD DE ALTURA DE LA SALA PARA CONFIG. DE 48 RU	COMPATIBILIDAD DE ALTURA DE LA SALA PARA CONFIG. DE 52 RU
CORTO 406mm - 660mm (16" - 26")	MAX	2850mm (112.2")	2985mm (117.5")	3117mm (122.7")	3294mm (129.7")
	MIN	2596mm (102.2")	2731mm (107.5")	2863mm (112.7")	3040mm (119.7")
MEDIO 660mm - 965mm (26" - 38")	MAX	3155mm (124.2")	3289mm (129.5")	3421mm (134.7")	3599mm (141.7")
	MIN	2850mm (112.2")	2985mm (117.5")	3117mm (122.7")	3294mm (129.7")
ALTO 965mm - 1676mm (38" - 66")	MAX	3866mm (152.2")	4001mm (157.5")	4133mm (162.7")	4310mm (169.7")
	MIN	3155mm (124.2")	3289mm (129.5")	3421mm (134.7")	3599mm (141.7")

TÍTULO						<b>CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL CON PAREDES VERTICALES (VERSIÓN 2)</b>			
						DIBUJO DEL CLIENTE			
NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO						15V530AE/01			
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS						15V530AE_DC/01B			
MATERIAL:						N/A			
NÚMERO DE DIBUJO						15V530AE-DC-SPA			
DIBUJADO POR		FECHA		CHK		ESCALA		TAMAÑO	
MEX-JAGC		4/13/16		WAB		NINGUNA		A	

REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN
01B	2/9/21	MEX-JAGC	PATR	PATR	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09002LE/00
01A	6-7-16	LEE	SSP	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000WR
00A	4/13/16	MEX-JAGC	WAB	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000UD/02

D10100DA/16

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.


2

1

PASILLO DE 900 mm DE ANCHO

DIMENSIONES DE LA PUERTA CORREDIZA

PUERTA EN POSICIÓN ABIERTA

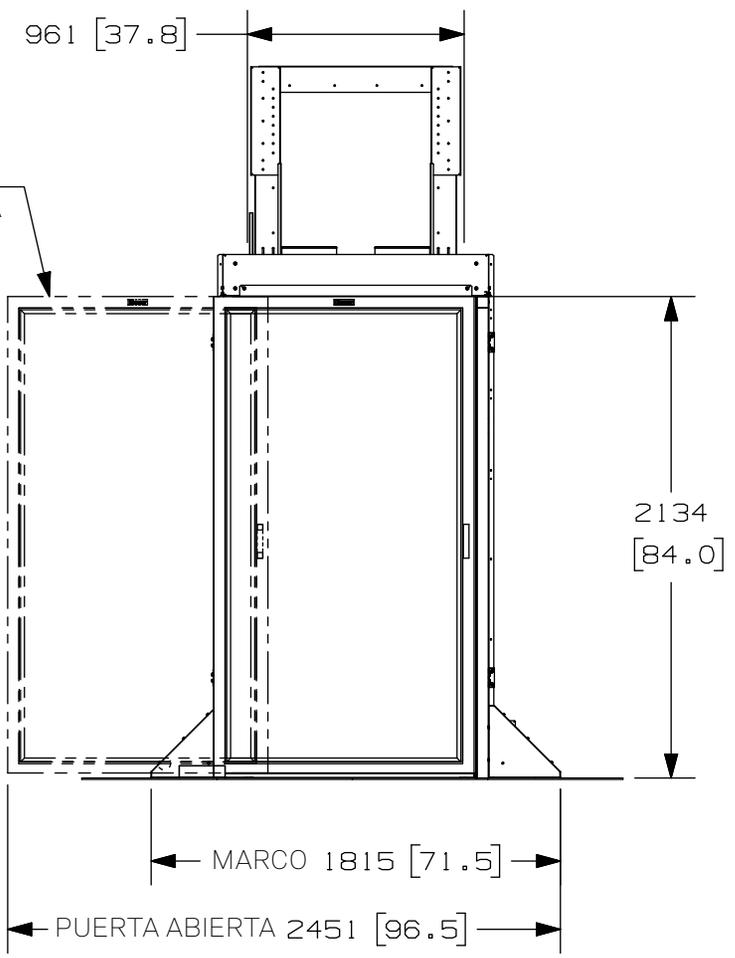

B

B

A

A

REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN
01B	2/9/21	MEX-JAGC	PATR	PATR	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09002LE/00
01A	7-6-16	LEE	SSP	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000WR
00A	4/13/16	MEX-JAGC	WABA	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000UD/02

TÍTULO					
CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL CON PAREDES VERTICALES (VERSIÓN 2)					
DIBUJO DEL CLIENTE					
NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO			15V530AE/01		
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS			15V530AE_DC/01B		
MATERIAL:			N/A		
NÚMERO DE DIBUJO			15V530AE-DC-SPA		
DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA	TAMAÑO	
MEX-JAGC	4/13/16	WAB	NINGUNA	HOJA 3 DE 8 A	

2


1

D10100DA/16

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

DIMENSIONES DE LA PUERTA CORREDIZA

PASILLO DE 1200 mm DE ANCHO

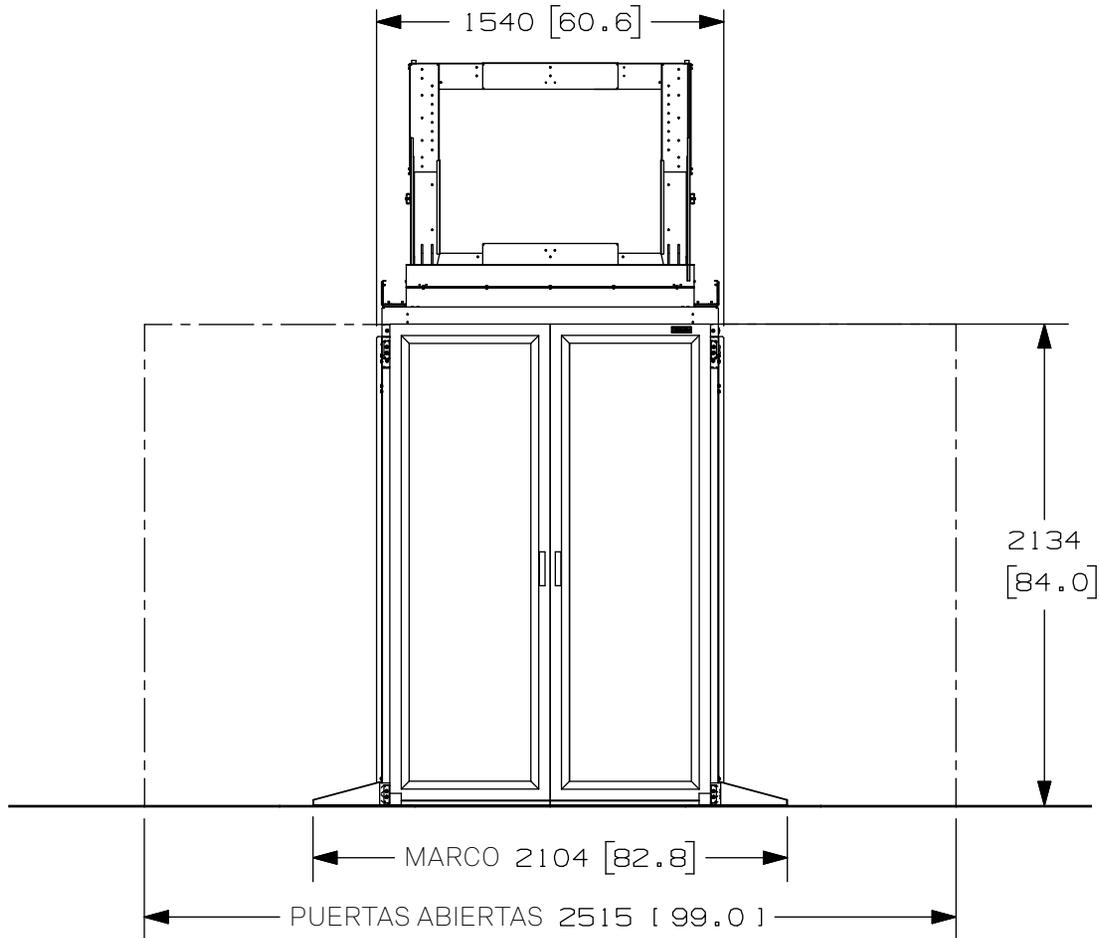

REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN
01B	2/9/21	MEX-JAGC	PATR	PATR	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09002LE/00
01A	7-6-16	LEE	SSP	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000WR
00A	4/13/16	MEX-JAGC	WAB	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000UD/02

TÍTULO				
CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL CON PAREDES VERTICALES (VERSIÓN 2)				
DIBUJO DEL CLIENTE				
NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO			15V530AE/01	
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS			15V530AE_DC/01B	
MATERIAL:			N/A	
NÚMERO DE DIBUJO			15V530AE-DC-SPA	
DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA	TAMAÑO
MEX-JAGC	4/13/16	WAB	NINGUNA	A


D10100DA/16

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

ACCESORIOS PARA LA CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL

NOTAS:

1. LAS VIGAS DE PARED DETERMINAN LA LONGITUD TOTAL DEL PASILLO. POR EJEMPLO, UN PASILLO DE 3000 mm DE LARGO REQUIERE 1 PAR DE VIGAS DE 2400 mm Y 1 PAR DE VIGAS DE 600 mm.
2. SE REQUIERE UN ADAPTADOR DE PAREDES VERTICALES PARA MONTAR CADA PARED VERTICAL EN LAS VIGAS. EL ANCHO TOTAL DE LAS PAREDES DEBE SER DOS VECES SUPERIOR A LA LONGITUD DEL PASILLO. POR EJEMPLO, UN PASILLO DE 3000 mm DE LARGO REQUIERE 6 PAREDES VERTICALES DE 800 mm Y 2 DE 600 mm DE ANCHO. DICHO PASILLO DE 3000 mm DE ANCHO TAMBIÉN PODRÍA MONTARSE CON 10 PAREDES VERTICALES DE 600 mm DE ANCHO.
3. SE REQUIERE UNA VIGA DE PARED VERTICAL CADA 2400 mm A LO LARGO DEL PASILLO. POR EJEMPLO, UN PASILLO DE 4800 mm DE LARGO REQUIERE 1 VIGA DE PARED VERTICAL Y UN PASILLO DE 7200 mm DE LARGO REQUIERE 2 VIGAS.
4. PANDUIT SUGIERE EL USO DE UN SOPORTE INTERMEDIO CADA 2400 mm (7'8"). EL SOPORTE PUEDE SER CON UN POSTE INTERMEDIO O UN SOPORTE INTERMEDIO DE GABINETE.
5. LOS PANELES CIEGOS DE ALTURA COMPLETA SON DE 600 mm DE ANCHO Y PUEDEN SOBREPONERSE PARA AJUSTARSE A LA LONGITUD DEL PASILLO.
6. LOS PANELES CIEGOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL GABINETE SE UTILIZAN PARA SELLAR LA PARTE SUPERIOR DE LOS GABINETES, LA CUAL ES MÁS CORTA QUE LA ESTRUCTURA DEL MARCO.

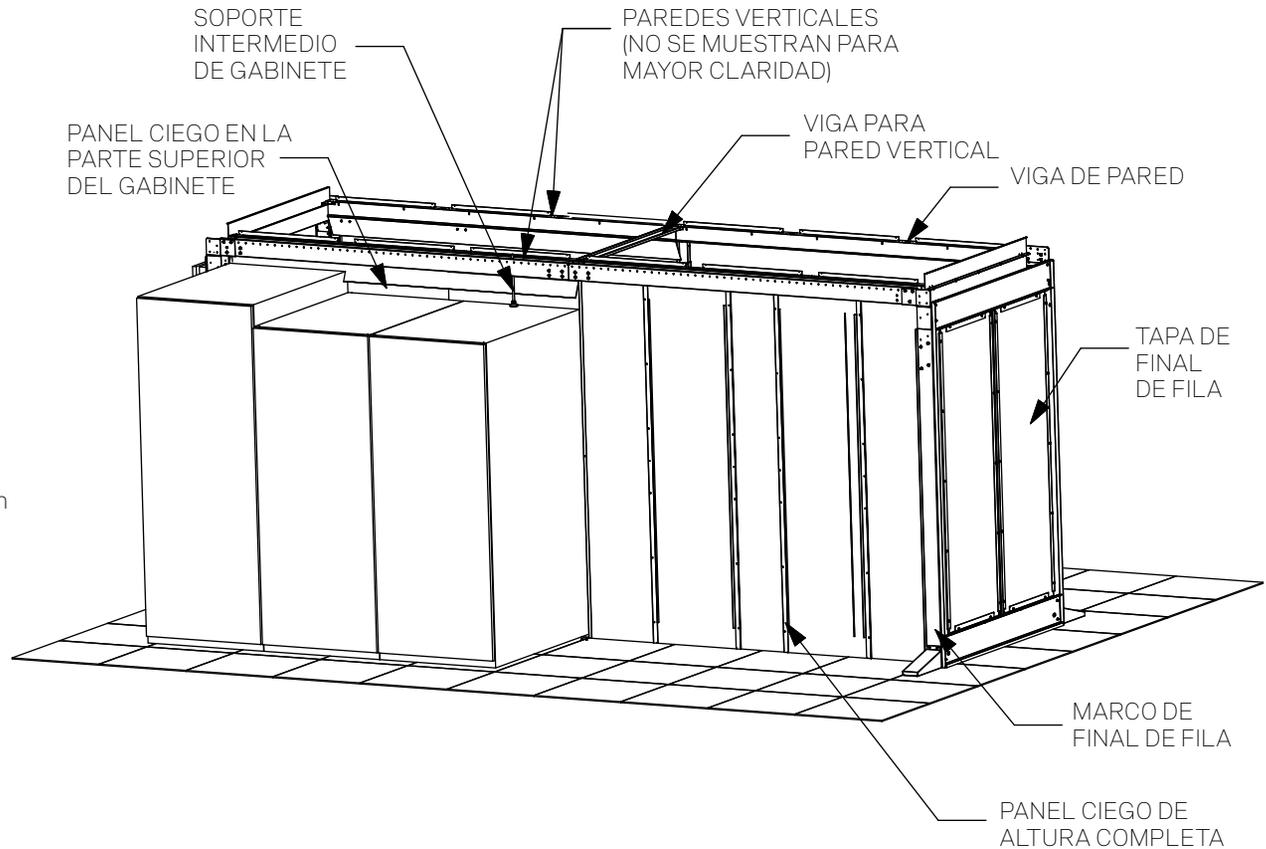

B

B

A

A

TÍTULO		CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL CON PAREDES VERTICALES (VERSIÓN 2)	
DIBUJO DEL CLIENTE			
NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO		15V530AE/01	
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS		15V530AE_DC/01B	
MATERIAL:		N/A	
NÚMERO DE DIBUJO		15V530AE-DC-SPA	
DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA
MEX-JAGC	4/13/16	WAB	NINGUNA
TAMAÑO	HOJA 5 DE 8		
A			

REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN
01B	2/9/21	MEX-JAGC	PATR	PATR	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09002LE/00
01A	7-6-16	LEE	SSP	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000WR
00A	4/13/16	MEX-JAGC	WAB	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000UD/02

D10100DA/16

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

NÚMEROS DE PIEZA DE LOS MARCOS DE FINAL DE FILA				
		ANCHO DEL PASILLO DEL POD DE CONTENCIÓN		ANCHO DEL PASILLO DEL POD DE CONTENCIÓN
		900mm		1200mm
ALTURA DEL POD DE CONTENCIÓN	CONFIG. DE 42 RU	CUSREFRT8xx	Y CUEFRCKITxx	CUEFRT8W04xx
	CONFIG. DE 45 RU	CUSREFRT8xx	Y CUEFRCKITxx	CUEFRT8W04xx
	CONFIG. DE 48 RU	CUSREFRT9xx	Y CUEFRCKITxx	CUEFRT9W04xx
	CONFIG. DE 52 RU	CUSREFRT9xx	Y CUEFRCKITxx	CUEFRT9W04xx

NÚMEROS DE PIEZA DE LAS VIGAS DE PARED				
	600mm	700mm	800mm	2400mm
INDIVIDUAL (1 VIGA)	CUWBSS06ST01xx	CUWBSS07ST01xx	CUWBSS08ST01xx	CUWBSS24ST01xx
PARES (2 VIGAS)	CUWBPS06ST02xx	CUWBPS07ST02xx	CUWBPS08ST02xx	CUWBPS24ST02xx

NOTA:  
 "xx" EN EL NÚMERO DE PIEZA INDICA EL COLOR,  
 "B1" PARA COLOR NEGRO Y "W1" PARA COLOR BLANCO.

NÚMEROS DE PIEZA DE LAS VIGAS DE PARED			
PASILLO DEL POD DE 900 mm DE ANCHO		PASILLO DEL POD DE 1200 mm DE ANCHO	
PUERTA CORREDIZA INDIVIDUAL DER	PUERTA CORREDIZA INDIVIDUAL IZQ	SET DE UNA PUERTA POR PAQUETE	SET DE DOS PUERTAS POR PAQUETE
CUSR1SDRH**	CUSR1SDLH**	CUD1SD**	CUD2SD**

NOTA:  
 "xx" EN EL NÚMERO DE PIEZA INDICA EL COLOR,  
 "B1" PARA COLOR NEGRO Y "S1" PARA COLOR PLATA.

01B	2/9/21	MEX-JAGC	PATR	PATR	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09002LE/00
01A	7-6-16	LEE	SSP	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000WR
00A	4/13/16	MEX-JAGC	WAB	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000UD/02
REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN

TÍTULO					
CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL CON PAREDES VERTICALES (VERSIÓN 2)					
DIBUJO DEL CLIENTE					
NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO			15V530AE/01		
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS			15V530AE_DC/01B		
MATERIAL:			N/A		
NÚMERO DE DIBUJO			15V530AE-DC-SPA		
DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA	TAMAÑO	
MEX-JAGC	4/13/16	WAB	NINGUNA	A	

D10100DA/16

2

1

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

ADAPTADORES DE PARED VERTICAL			
		900mm	1200mm
ANCHO DE LA PARED VERTICAL	600mm	CUSRVWA06xx	CUVWA06S06STxx
	700mm	CUSRVWA07xx	CUVWA07S07STxx
	800mm	CUSRVWA08xx	CUVWA08S08STxx

VIGAS DE PARED VERTICAL
CUVWB12S12STxx

PAREDES VERTICALES				
		RANGO PARA AJUSTAR LA ALTURA		
		16" - 26"	26" - 38"	38" - 66"
ANCHO DE LA PARED VERTICAL	600mm	C2HAC06 I 1626**	C2HAC06 I 2638xx	C2HAC06 I 3866xx
	700mm	C2HAC07 I 1626**	C2HAC07 I 2638xx	C2HAC07 I 3866xx
	800mm	C2HAC08 I 1626**	C2HAC08 I 2638xx	C2HAC08 I 3866xx

PAREDES VERTICALES DE FINAL DE FILA			
		900mm	1200mm
RANGO PARA AJUSTAR LA ALTURA	16" - 26"	CUSRVWER1626xx	C2HACER I 1626xx
	26" - 38"	CUSRVWER2638xx	C2HACER I 2638xx
	38" - 66"	CUSRVWER3866xx	C2HACER I 3866xx

NOTA:  
 "xx" EN EL NÚMERO DE PIEZA INDICA EL COLOR,  
 "B1" PARA COLOR NEGRO Y "W1" PARA COLOR PLATA.

REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN	TÍTULO	DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA	TAMANO	
							<b>CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL            CON PAREDES VERTICALES (VERSIÓN 2)</b> DIBUJO DEL CLIENTE						
								NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO					
								15V530AE/01					
								NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS					
							15V530AE_DC/01B						
							MATERIAL:						
							N/A						
							NÚMERO DE DIBUJO						
							15V530AE-DC-SPA						
							DIBUJADO POR						
							MEX-JAGC						
							FECHA						
							4/13/16						
							CHK						
							WAB						
							ESCALA						
							NINGUNA						
							HOJA 7 DE 8						
							TAMANO						
							A						

2

1

B

B

A

A

D:\10100DA\16

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

PANELES CIEGOS DE ALTURA COMPLETA		
ALTURA DEL POD DE CONTENCIÓN	MONTAJE DE 42 RU	CUFBPR4206HBxx
	MONTAJE DE 45 RU	CUFBPR4506HBxx
	MONTAJE DE 48 RU	CUFBPR4806HBxx
	MONTAJE DE 52 RU	CUFBPR5206HBxx

PANEL CIEGO SOBRE EL GABINETE
CUTBPRO610HBN1

POSTE INTERMEDIO DE SOPORTE
CUSMPR52STO1xx

SOPORTE INTERMEDIO DEL GABINETE	
300mm	CUCMSS03STO1NC
600mm	CUCMSS06STO1NC

NOTA:  
 "xx" EN EL NÚMERO DE PIEZA INDICA EL COLOR,  
 "B1" PARA COLOR NEGRO Y "S1" PARA COLOR PLATA.

B

B

A

A

D10100DA/16

REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN	TÍTULO				
							CONTENCIÓN DE PASILLO UNIVERSAL CON PAREDES VERTICALES (VERSIÓN 2)				
							DIBUJO DEL CLIENTE				
							NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO				
							15V530AE/01				
							NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS		MATERIAL:		
							15V530AE_DC/01B		N/A		
01B	2/9/21	MEX-JAGC	PATR	PATR	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09002LE/00			NÚMERO DE DIBUJO		
01A	7-6-16	LEE	SSP	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000WR			15V530AE-DC-SPA		
00A	4/13/16	MEX-JAGC	WAB	SGI	VÉASE DE LA PÁGINA 1 A LA 8 PARA CONSULTAR LAS REVISIONES	V09000UD/02			TAMAÑO		
							DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA	
							MEX-JAGC	4/13/16	WAB	NINGUNA	HOJA 8 DE 8
											A