


especificaciones

El Marco de Distribución de Fibra Óptica (ODF, por sus siglas en inglés) FlexCore™ es un marco modular de unidad única y acceso frontal que proporciona una organización de cables superior, lo que permite una experiencia del usuario mejorada y unificada sin importar la terminación en campo o de fábrica. El marco provee una conectividad de ultra alta densidad en instalaciones de comunicaciones debido a su compatibilidad con toda una gama de troncales de fibra preterminados, ensambles, casetes y cables de parcheo, así como cable y casetes de empalme por fusión en campo.

El marco de 600mm se puede configurar con organizadores verticales de cable (VCM) y sus accesorios para ofrecer diversas configuraciones para cumplir con necesidades de múltiples aplicaciones.

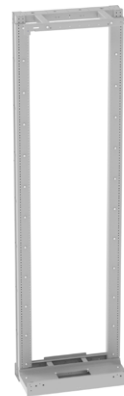

características clave y beneficios

Unidades de rack	Ofrece una alta densidad con un marco de 2.13m (7 pies) y 45 RU
Clasificado para zona sísmica 3	Soporta hasta 362.9 kg (800 lbs.) de carga acorde con GR-63CORE
Unión eléctrica a tierra interna	Une completamente los componentes del rack a tierra para simplificar el proceso de unión a tierra con el fin de lograr una confiabilidad de red mejorada
Métodos múltiples de montaje a piso	Se asegura directamente por la base (en ambientes sísmicos) o se sostiene mediante soportes (en ambientes no sísmicos)
Sujeción elevada	Cuenta con perforaciones roscadas de 5/8" (15.87mm) en la parte superior para sujetarse mediante varilla roscada o Unistrut
Diseño modular	El marco de 600mm permite distintos arreglos de marco mediante bloques de construcción modulares y organizadores verticales de cable (VCM)
Versatilidad	La organización de cables de acceso frontal total permite el montaje de marcos compactos de 300mm espalda con espalda, contra la pared o en varias posiciones en piso (en piso sólido o piso falso)
Seguridad	Se puede convertir un marco abierto en un gabinete cerrado y seguro con los accesorios opcionales

especificaciones generales

Acceso	Frontal
Aplicación	Marco EIA de 19" con 45RU
Color	Gris o Negro
Configuración	Sin carga
Montaje	En concreto o piso falso
Unidades de rack	45

dimensiones

	FDF45GY
Altura	2133mm (84")**
Anchura	600mm (23.6")
Profundidad	300mm (11.75")

** Con las patas niveladoras la altura es de 2159mm – 2200mm (85" - 86.6")

NOTA: Para el número de pieza en color negro, reemplace GY por BL.

especificaciones del material

Acabado	Recubrimiento en polvo
Tipo de material	Acero

especificaciones ambientales

Ambiente	De uso interior
Cumplimiento	Telcordia GR-63-Core Zona sísmica 3, RoHS

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com